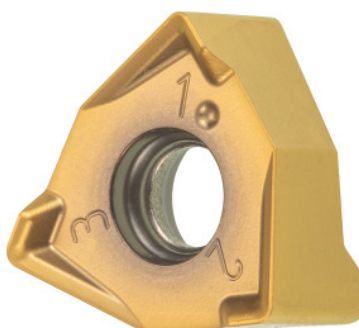


Garant**XNEX 080608, HB735, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytkę skrawającą z węgliku spiekanego z 2×3 ostrzami do **frezowania narożników**.

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$: 4 mm

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
typ	UNI
Gatunek	HB735
Materiał ostrza 	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania