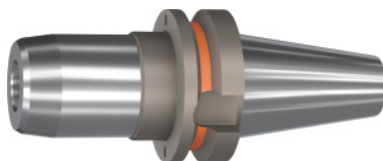


Garant

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, BT 40, Ø mocowania D1: 16 mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303473 16 |
| GTIN | 4062406531096 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- Ruch obrotowy $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Otwór na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji $V = 10 \text{ mm}$).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom redukcyjnym.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Warunek dostawy:

Wraz ze śrubą do regulacji długości i kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302180.

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø D₂: 38 mm

Ø zewn. D: 44,5 mm

L₂: 47,5 mm

gwint M: M12×1

wysięg L₁ z szyjką: 63 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------|---------|
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Ø zewn. D | 44,5 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wsięgu | 90 mm |
| L ₂ | 47,5 mm |
| gwint M | M12×1 |
| wsięg L ₁ z szyjką | 63 mm |
| adapter | BT 40 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Kształt | ADB |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HSC |
| z otworem na Balluffchip | tak |
| Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |