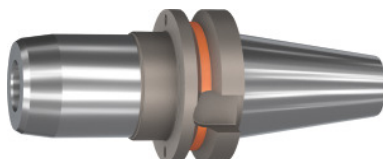


**Garant**

**Hydrauliczne uchwyty zaciskowe BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, BT 40, Ø mocowania D1: 12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303473 12
GTIN	4062406531089
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Ruch obrotowy  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Otwór na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom redukcyjnym.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

**Zastosowanie:**

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

**Warunek dostawy:**

Wraz ze śrubą do regulacji długości i kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302180.

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø D<sub>2</sub>: 32 mm

Ø zewn. D: 44,5 mm

L<sub>2</sub>: 44,5 mm

gwint M: M10×1

wysięg L<sub>1</sub> z szyjką: 63 mm

**Opis techniczny**

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm

L <sub>2</sub>	44,5 mm
gwint M	M10×1
Ø zewn. D	44,5 mm
wysięg L <sub>1</sub> z szyjką	63 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne