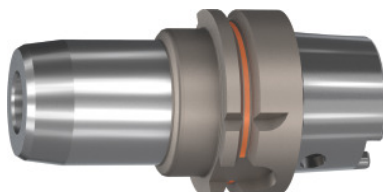


Garant**Hydrauliczne uchwyty zaciskowe BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 6 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	307513 6
GTIN	4062406544423
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

Zastosowanie:

- Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø D₂: 26 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L₂: 24 mm

L₃: 37 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	26 mm
------------------	-------

odcinek przesuwu V	10 mm
L ₂	24 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
L ₃	37 mm
Ø zewn. D	50 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
gwint M	M5
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne