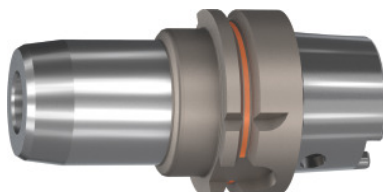


Garant**Hydrauliczne uchwyty zaciskowe BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 32 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 307513 32 |
| GTIN | 4062406544492 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

Zastosowanie:

- Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 125 mm

Ø D₂: 63 mm

Ø zewn. D: 59 mm

L₃: 61 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

gwint M: M16×1

Opis techniczny

| | |
|----------------|-------|
| L ₃ | 61 mm |
|----------------|-------|

| | |
|---|------------------------------------|
| odpowiednie tulejki redukcyjne | 302175; 302180 |
| wymiar A długości wysięgu | 125 mm |
| gwint M | M16×1 |
| odcinek przesuwu V | 10 mm |
| Ø zewn. D | 59 mm |
| Ø D ₂ | 63 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 32 mm |
| adapter | HSK-A 63 |
| Norma na uchwyt | DIN 69882-3 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |
| Kształt | A |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |