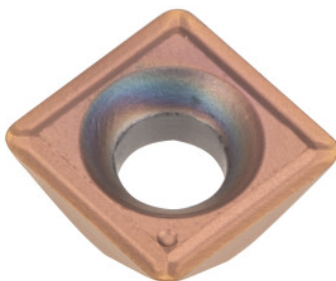


**Garant****Płytki skrawające do nawiertaków NC, HB225, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231521 10
GTIN	4062406565510
Klasa artykułu	21Y

**Opis****Zastosowanie:**

do nawiercania NC i fazowania. Również do toczenie poprzecznego (jako narzędzie nieruchome) na tokarce. **Nie używać do grawerowania.**

**wskazówka:**

$a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $f = 0,03 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

typ	10
powłoka	AlCrN
liczba wymian/ostrzy	4
kod ISO	SOGT 080208
Gatunek	HB225
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		