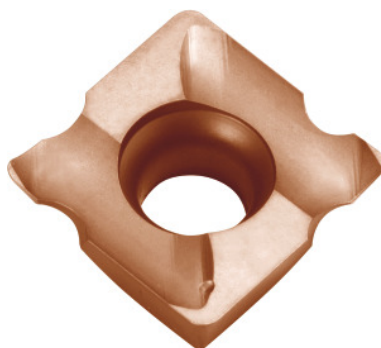


Garant**Płytki skrawające promieniowe, HB225, typ / promień R: 16/1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231527 16/1,5
GTIN	4062406565558
Klasa artykułu	21Y

Opis**Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające promieniowe.

Zastosowanie:

Dla wypukłych promieni na \varnothing zewnętrznej albo w otworach.

Pasuje do :

nr 231500, wielk. 16.

X: 3,25 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3 mm

Opis techniczny

powłoka	TiAlN
liczba wymian/ostrzy	4
X	3,25 mm
L	11,11 mm
S	3,97 mm

Y	1,5 mm
promień R	1,5 mm
Z	3 mm
typ	16
Gatunek	HB225
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie