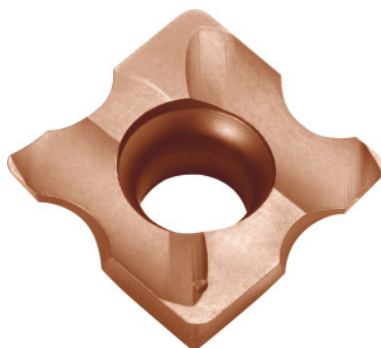


Garant**Płytki skrawające promieniowe, HB225, typ / promień R: 16/2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231527 16/2,5
GTIN	4062406565572
Klasa artykułu	21Y

Opis**Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające promieniowe.

Zastosowanie:

Dla wypukłych promieni na \varnothing zewnętrznej albo w otworach.

Pasuje do :

nr 231500, wielk. 16.

X: 4,25 mm

Y: 1,5 mm

Z: 4 mm

Opis techniczny

typ	16
powłoka	TiAlN
X	4,25 mm
S	3,97 mm
L	11,11 mm

promień R	2,5 mm
Z	4 mm
Y	1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	HB225
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie