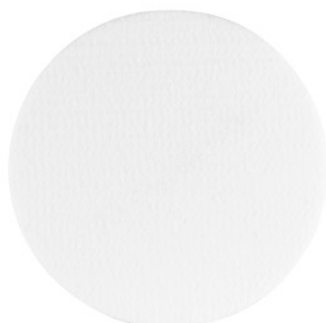


Garant**Krażki polerskie mocowane na rzepy, miękkie, Ø tarczy: 127 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567722 127
GTIN	4062406566180
Klasa artykułu	51M

Opis**Wykonanie:**

Krażki filcowe do **polerowania wstępnie oszlifowanych powierzchni**, z zastosowaniem past polerskich nr 555740 i 552420 UNI. Strona zadrukowana służy do zamocowania na talerzu podporowym.

Wykonane z czystej wełny owczej. Szybsze efekty polerowania i mniej hologramów w porównaniu z produktami z włókien syntetycznych.

Zastosowanie:

Do polerowania lakierów i metali.

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

zalecana prędkość obrotowa: 1500 - 1700 min⁻¹

Opis techniczny

Ø tarczy	127 mm
stopień twardości	miękkie
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

zalecana prędkość obrotowa	1500 - 1700 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Tarcza polerska