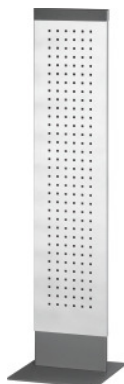


Garant UNI LINE

UNI Panel, Typ: M**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 955440 M |
| GTIN | 4062406583293 |
| Klasa artykułu | 9GC |

Opis**Wykonanie:**

Smukłe, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane \square 9 x 9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Tablice do oznaczania zob. od nr 955442 – 955444. Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do tablic do oznaczania patrz nr 955474.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9x9

wysokość: 1565 mm

szerokość: 390 mm

głębokość: 440 mm

masa: 31 kg

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| wysokość | 1565 mm |
| szerokość | 390 mm |
| masa | 31 kg |
| głębokość | 440 mm |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 |
| Rodzaj produktu | Stojaki do ścianek perforowanych |