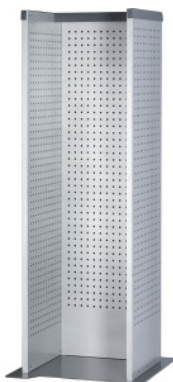


Garant UNI LINE

**UNI Tower stacjonarne kształt U, Typ: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955460 M
GTIN	4062406584665
Klasa artykułu	9GC

**Opis****Wykonanie:**

Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia, np. w celu wdrożenia metodologii 5S, udostępniania materiałów pierwszej pomocy, środków czyszczących, informacji itd.

Można stosować ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi  $\square 9 \times 9$  mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Opcjonalne nasadki sygnalizacyjne w różnych kolorach umożliwiają szybką identyfikację w wydziałach produkcyjnych. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

**wskazówka:**

Akcesoria takie jak nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

wysokość: 1920 mm  
szerokość: 720 mm  
głębokość: 750 mm  
szerokość użytkowa: 540 mm  
głębokość użytkowa: 510 mm  
masa: 85 kg

## Opis techniczny

masa	85 kg
szerokość	720 mm
szerokość użytkowa	540 mm
głębokość użytkowa	510 mm
wysokość	1920 mm
Seria	UNI Tower
głębokość	750 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Stacja zaopatrzeniowa