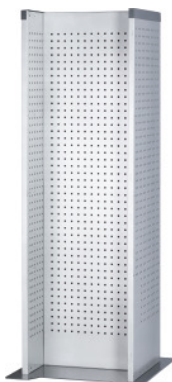


Garant UNI LINE

UNI Tower stacjonarne kształt H, Typ: M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955461 M
GTIN	4062406584689
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia, np. w celu wdrożenia metodologii 5S, udostępniania materiałów pierwszej pomocy, środków czyszczących, informacji itd.

Można stosować ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi $\square 9 \times 9$ mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Opcjonalne nasadki sygnalizacyjne w różnych kolorach umożliwiają szybką identyfikację w wydziałach produkcyjnych. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Kształt H: 2 ścianki boczne ze środkowym panelem poprzecznym. Półki i drzwiczki można montować na ścianie przedniej i tylnej. Brak możliwości montażu szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Akcesoria takie jak nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

wysokość: 1920 mm
szerokość: 720 mm
głębokość: 750 mm
szerokość użytkowa: 540 mm
głębokość użytkowa: 2 ×255 mm
masa: 85 kg

Opis techniczny

szerokość użytkowa	540 mm
Seria	UNI Tower
głębokość	750 mm
szerokość	720 mm
głębokość użytkowa	2 ×255 mm
masa	85 kg
wysokość	1920 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Stacja zaopatrzeniowa