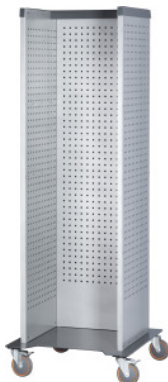


Garant UNI LINE

**UNI Tower przejezdne kształt U, Typ: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955462 M
GTIN	4062406584726
Klasa artykułu	9GC

**Opis****Wykonanie:**

Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia, np. w celu wdrożenia metodologii 5S, udostępniania materiałów pierwszej pomocy, środków czyszczących, informacji itd.

Można stosować ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi  $\square 9 \times 9$  mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Opcjonalne nasadki sygnalizacyjne w różnych kolorach umożliwiają szybką identyfikację w wydzielonych produktach. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Z 4 kółkami skrętnymi,  $\varnothing 125$  mm, 2 z hamulcem blokującym.

Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

**wskazówka:**

Akcesoria takie jak nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

wysokość: 2070 mm  
szerokość: 720 mm  
głębokość: 750 mm  
szerokość użytkowa: 540 mm  
głębokość użytkowa: 510 mm  
masa: 89 kg

## Opis techniczny

wysokość	2070 mm
szerokość użytkowa	540 mm
Ø koła	125 mm
Seria	UNI Tower
głębokość	750 mm
masa	89 kg
szerokość	720 mm
głębokość użytkowa	510 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9x9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Stacja do udostępniania

## Akcesoria

Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
---------------------------------------	----------