


Magnesy prętowe, pasowane, AlNiCo, Ø: 20 mm

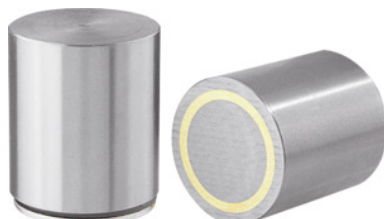

Dane zamówienia

Numer katalogowy	085925 20
GTIN	2050000964824
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

- obudowany pręt z rdzeniem magnetycznym z AlNiCo
- tolerancja na Ø zewnętrznej h6
- odporność na temperaturę do maks. 220°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

nominalna siła przyczepności: 35 N

wysokość: 25 mm

Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej: 6 mm

Opis techniczny

Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	6 mm
Materiał powierzchni	ocynkowane
nominalna siła przyczepności	35 N
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
wysokość	25 mm
Ø	20 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo

