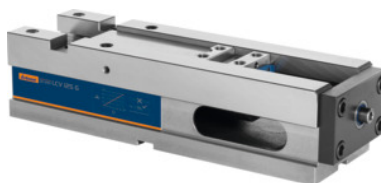


Garant**Modułowe imadła NC ze wspomaganie siły nacisku LCV 125 G, szerokość szczęk A: 125Gmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361290 125G
GTIN	4045197816009
Klasa artykułu	31H

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia górna i dolna: zaszlifowane. **Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp, rozmiar 200 mm.**

Cecha: stabilny, korpus (GGG 60) o zwartej konstrukcji, przy jednocześnie dużej rozwarłości.

Wrzecziono azotowane i całkowicie zamknięte (zwiększona niezawodność, optym. zabezp. przed opiłkami, min. nakład pracy podczas czyszczenia).

Funkcja:

Mocowanie wyłącznie za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. 30 Nm). Ze specjalnym wrzecionem i wzmacniaczem siły mocowania.

Zastosowanie:

Konwencjonalne mocowanie wstępnie obrabionych przedmiotów oraz **półfabrykatów, części wyciętych palnikiem i piłą** poprzez wciśnięcie **klów hartowanych i wymiennych klów wkładek mocujących** w obrabiany przedmiot. Nadają się do wszystkich materiałów o wytrzymałości do ok. 900 N/mm², z wyjątkiem materiałów o podwyższonej twardości. Możliwość stosowania poziomego.

Dzięki suwowi robocznemu wrzeciona wynoszącemu 2,5 mm nadaje się do konwencjonalnego mocowania szczękami schodkowymi i wkładkami.

w dostawie::

3 klucze trzpieniowe, łapa mocująca.

Wyp. dodatkowe:

Szczęka (patrz nr 36 1331-36 1970), klucz dynamometryczny nr 65 6050 wielk. 60, sworzeń mocujący nr 36 0025.

Opis techniczny

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	LCV125G
moment obrotowy	30 Nm
maks. siła mocująca do	40 kN
masa	30 kg
maks. rozstaw	332 mm
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Zderzak	360555
Szczęki adaptacyjne,stała dla typu 125	361620 125
Para wkładek stopniowych (strona schodkowa) dla typu 125	361970 125
Szczęki stopniowe,ruchome dla typu 125	361400 125
Uniwersalne szczękiruchome dla typu 125	361390 125
Zestaw dociskowy w walizce dla typu 2	361346 2
Szczęki stopniowe,stała dla typu 125	361440 125
Szczęka redukująca szerokośćruchome dla typu 125	361353 125
Szczęki stopniowe,stała dla typu 125	361420 125
Szczęka miękka,stała dla typu 125	361320 125
Szczęki podstawowe,stała dla typu 125	361520 125
Szczęka 20 mm do T-Rex,stała dla typu 125	361225 125
Szczęki wahliwe,ruchome dla typu 125	361660 125
Szczęki podstawowe,ruchome dla typu 125	361500 125
Zestaw walizkowy do szczęk 5- stronnych	361365
Szczęki adaptacyjne,ruchome dla typu 125	361600 125

Wkładka mocująca z 2 kłami, wys. 5,2 – 6,7 mm Typ	361240
Szczęka stopniowa do wkładek mocującychstała dla typu 125	361348 125
Szczęki do obróbki z 5- stron dla typu FIX	361361 FIX
Zestaw dociskowy w walizce dla typu 1	361346 1
Wkładka mocująca z węglików spiekanych, wys. 7,1–8,6 mm Typ	361242
Uniwersalne szczękistała dla typu 125	361380 125
Szczęka stopniowa do wkładek mocującychchruhome dla typu 125	361347 125
Para wkładek stopniowych systemu Click, stal hartowana dla typu 125	361960 125
Szczęka redukująca szerokośćstała dla typu 125	361354 125
Szczęki do obróbki z 5- stron dla typu MOBIL	361361 MOBIL
Para wkładek stopniowych systemu Click, stal hartowana dla typu 125	361950 125