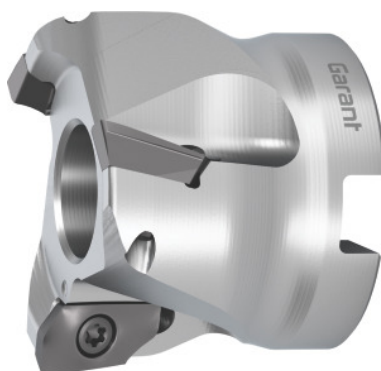


Garant**Głowice kątowe aluminiowe z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211759 50/3
GTIN	4062406681784
Klasa artykułu	210

Opis

z otworem 50/3 długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

Frez obiegowy Ø $D_{min.}$: 89 mm

Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$: 98,4 mm

Frez obiegowy a_p : 8,4 mm

Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$: 5 stopni

Opis techniczny

śruby mocujące	219878 5 (15IP)
Ø ostrzy D_c	50 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	5 stopni
Ø otworu uchwytu	22 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	98,4 mm
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	154 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm

Karta danych

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	89 mm
Liczba ostrzy Z	3
Frez obiegowy a_p	8,4 mm