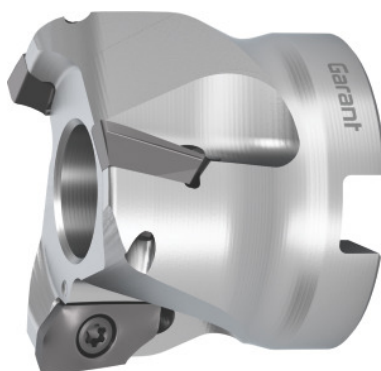


Garant**Głowice kątowe aluminiowe z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	211759 80/5
GTIN	4062406681845
Klasa artykułu	210

Opis

z otworem 80/5 długość całkowita L_{ges} : 50 mm

Ø otworu uchwytu: 27 mm

Frez obiegowy Ø $D_{min.}$: 149 mm

Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$: 158,4 mm

Frez obiegowy a_p : 7,6 mm

Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$: 2,8 stopni

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	5
śruby mocujące	219878 5 (15IP)
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	149 mm
Ø ostrzy D_c	80 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	158,4 mm
Frez obiegowy a_p	7,6 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm

Karta danych

Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	2,8 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	276 mm
Ø otworu uchwytu	27 mm