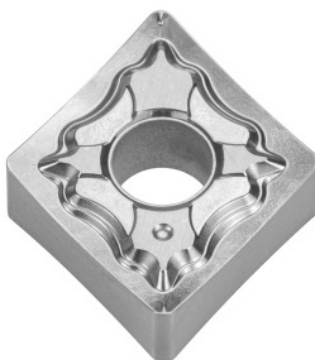


Garant**CNMG 120408, Gatunek: HU7305-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Gatunek	HU7305-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	400 - 700 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNNG 120408
głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	N

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	AM1
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia