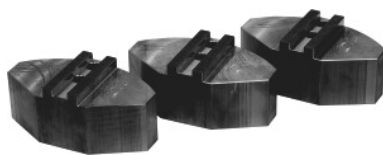


**Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., stal, do średnicy uchwytu: 165****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313738 165 |
| GTIN | 4060576180304 |
| Klasa artykułu | 33T |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Zastosowanie:

Mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwyty mechaniczne firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 59,5 mm

szerokość B: 120 mm

wysokość H: 58 mm

rozstaw otworów a: 25 mm

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka D: 12 mm

Opis techniczny

| | |
|------------|-------|
| wysokość H | 58 mm |
|------------|-------|

| | |
|---------------------------|--|
| szerokość rowka D | 12 mm |
| szerokość B | 120 mm |
| rozstaw otworów b | 20 mm |
| długość L | 59,5 mm |
| do średnicy uchwytu | 165 mm |
| rozstaw otworów a | 25 mm |
| Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |