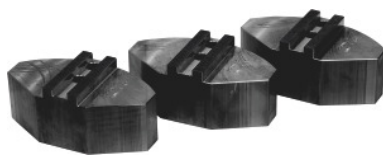


**Szczęki segmentowe, zestaw 3-elem., stal, do średnicy uchwytu: 315****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313738 315
GTIN	4060576180267
Klasa artykułu	33T

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.

Zastosowanie:

Mocowanie obwodowe, powodujące niewielkie odkształcenia.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 117 mm

szerokość B: 240 mm

wysokość H: 78 mm

rozstaw otworów a: 45 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

do średnicy uchwytu	315 mm
---------------------	--------

rozstaw otworów b	30 mm
szerokość rowka D	21 mm
szerokość B	240 mm
długość L	117 mm
wysokość H	78 mm
rozstaw otworów a	45 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile