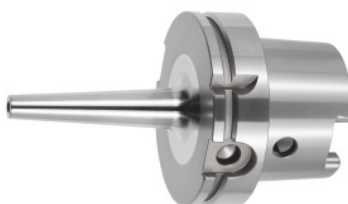


**Garant**

**Oprawki termokurczliwe 3°, smukłe, HSK-A 100 A = 120, Ø zaciskania: 12mm**


**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308322 12
GTIN	4062406787066
Klasa artykułu	31A

**Opis**
**Wykonanie:**

- **wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**
- **powierzchnie funkcyjne HSK obrobione**
- **bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).**

Z otworem na Balluffchip.

**Zastosowanie:**

- **zwłaszcza do obróbki narzędzi i form**
- **do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka do chłodziwa nr 309880. Klucz nasadowy nr 309890.

Przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 wielk. 12/3 i 12/4.

Przyrząd do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Strategia skrawania: HSC

Ø mocowania D<sub>1</sub>: 12 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

**Opis techniczny**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
Ø zewn. D	28 mm

adapter	HSK-A 100 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe