


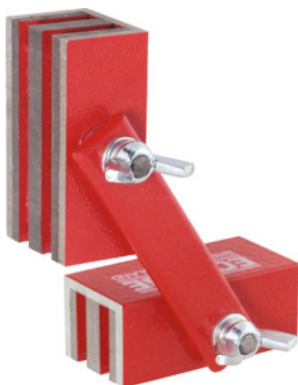

Przegub klockowy magnetyczny, z 3 stron, ferryt



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085962
GTIN	5012095050957
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Klocki mogą być unieruchamiane pod **dowolnym kątem**.
odporność na temperaturę maks. do 100°C, 3 strony magnetyczne.

Opis techniczny

Wysokość pojedynczego bloku	25 mm
Szerokość pojedynczego bloku	29 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	100 °C
maksymalna siła trzymania	120 N
Długość pojedynczego bloku	60 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Przegub magnetyczny

