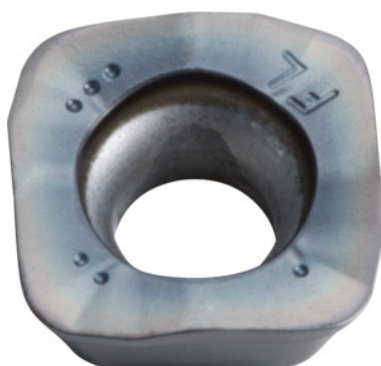



SOMT.....ER-FL, PR1535, Typ: 14

Dane zamówienia

Numer katalogowy	222088 14
GTIN	4960664708222
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria **FL** (dostosowana do powierzchni) jest 1. wyborem przy obróbce zgrubnej na maszynach o małej mocy.

Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów oraz w przypadku stromych ścian.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 1,4 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 3 mm

posuw f_z na ząb: 0,5 – 1,8 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,5 – 1,8 mm
typ	INOX
Promień programowany przy $a_{p,max}$	3 mm

promień naroża	1,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$. przy wykonywaniu pełnych rowków	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$. przy obcinaniu	5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT.....ER-FL
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania