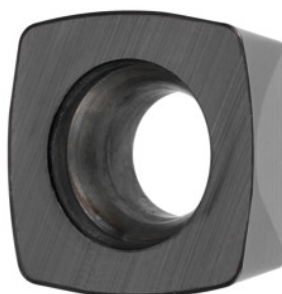


Garant
XDLW 09T308 TN, HB7720, Typ: ST1400


Dane zamówienia

Numer katalogowy	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

posuw f_z na ząb: 0,79 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 09T308 TN

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,99 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 09T308 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	1,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,15 mm

współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza 	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$.	1,15 mm
posuw f_z na ząb	0,79 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania