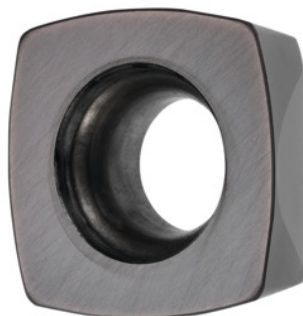


**Garant****XDLW 120408 TN, HB7720, Typ: ST1400**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	212975 ST1400
GTIN	4045197454911
Klasa artykułu	21A

## Opis

**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw  $f_z$  na ząb: 1 mmKod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 120408 TN  
typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 2,6 mm

## Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 120408 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1,8 mm
posuw $f_z$ na ząb	1 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania