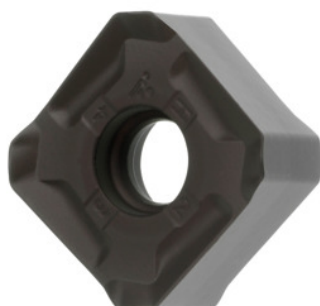


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7510, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$: 6 mm

posuw f_z na ząb: 0,25 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,25 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMU 14T7 ANER
Gatunek	HB7510
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	6 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		