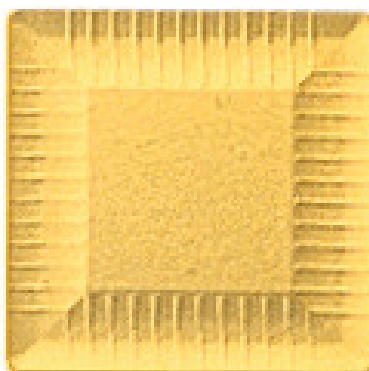


**Garant****SPLR 120308 S, HB7535, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213600 UNI
GTIN	4045197319371
Klasa artykułu	21A

**Opis**

SPLR 120308 S UNI

**Opis techniczny**

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SPLR 120308 S
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	500 m/min	N

aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	400 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	200 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		