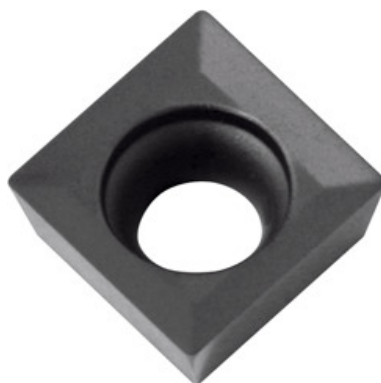


**Garant****MPHX 060202 TN, HB7720, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Klasa artykułu	29W

**Opis**MPHX 060202 TN UNI posuw  $f_z$  na ząb: 0,1 mm**Opis techniczny**

typ	UNI
posuw $f_z$ na ząb	0,1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	MPHX 060202 TN
Gatunek	HB7720
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	przydatność	$V_c$	kod ISO
--	-------------	-------	---------

Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	65 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	65 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	175 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	65 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	175 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		