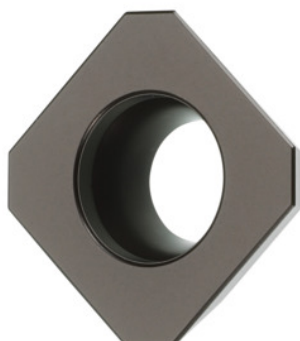


**Garant****SEKW 1204 AFTN, HB7515, Typ: ST1400**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Klasa artykułu	21A

### Opis

**wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .posuw  $f_z$  na ząb: 0,19 mm

### Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,19 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEKW 1204 AFTN
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	320 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	230 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	190 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	230 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	150 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	150 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		