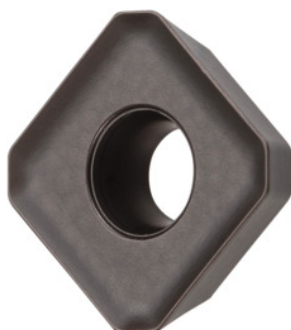


**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB735, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214441 UNI
GTIN	4045197601704
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

- płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
- precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
- struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDMX 0903 AFEN
Gatunek	HB735
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	650 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	140 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		