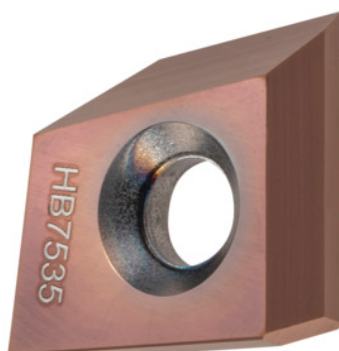


**Garant****BGHX 15L5 PCER, HB7535, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Klasa artykułu	21B

**Opis****Wykonanie:**

precyzyjnie szlifowane płytki skrawające z węglików spiekanych, zapewniają wysoką jakość powierzchni przy obróbce płaszczyzn.

**Zastosowanie:**

Do powierzchni o wysokości nierówności poniżej  $R_z 3 \mu\text{m}$ . Tylko obróbka na sucho.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$ .

posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 mm

**Opis techniczny**

typ	ST1400
posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BGHX 15L5 PCER
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
suchy	nadaje się		