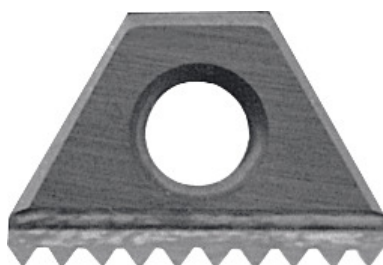


Garant**Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60°, HM, skok: 3,5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 218009 3,5 |
| GTIN | 4045197412188 |
| Klasa artykułu | 21D |

Opis**Wykonanie:**

Stabilna płytka skrawająca. **Do dwukrotnego użycia**

- szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
- wysoka powtarzalność.

Zastosowanie:

do metrycznych gwintów wewnętrznych według DIN / ISO (DIN 13), klasa tolerancji H6.

kierunek skrawania: prawe i lewe

posuw f_z w stali INOX < 900 N/mm²: 0,05 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|--------|
| współczynnik korekcyjny f_z | 2,5 |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. |
| Zarys pełny | tak |
| skok gwintu | 3,5 mm |
| Gatunek | HB7720 |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Rodzaj gwintu | M |
| Rodzaj gwintu | MF-LH |
| Rodzaj gwintu | M-LH |
| Rodzaj gwintu | MF |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| wielk. płytki | 27 mm |
| posuw f_z w stali $< 1\ 100\ \text{N/mm}^2$ | 0,1 mm |
| posuw f_z w stali INOX $< 900\ \text{N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| kierunek skrawania | prawe i lewe |
| Rodzaj produktu | frezowania |