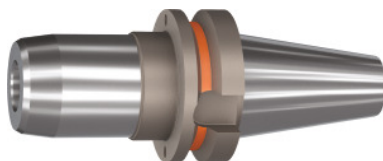


Garant

Oprawki zaciskowe BASIC smukłe, kształt AD, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 12mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303820 12
GTIN	4067263239703
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Ruch obrotowy $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Otwór na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego, zakres regulacji 10 mm.
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom redukcyjnym.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Opis techniczny

a	1 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
wymiar A długości wysięgu	55 mm
Ø zewn. D	46 mm
Ø D ₂	32 mm
adapter	BT 30 krótki
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
wersja	BT-DC