


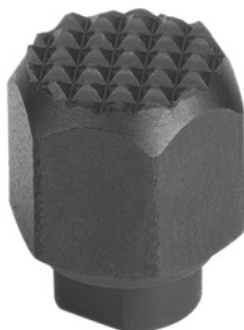

Podstawki wahliwe rowkowane, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M3



Dane zamówienia

Numer katalogowy

370063 M3

GTIN

Klasa artykułu

37K

Opis

Wykonanie:

- **Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.**
- **Kulka zabezpieczona przed obracaniem.**

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Opis techniczny

gwint M

M3

nośność maksymalna (statyczna)

8 kN

długość l

13 mm

długość kołnierza L ₂	5 mm
Ø zewn. D	9 mm
Rodzaj produktu	Podstawki wahliwe