


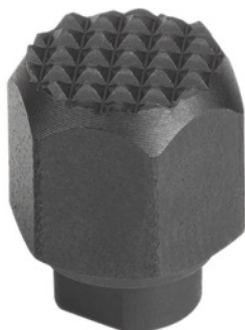

Podstawki wahliwe rowkowane, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M4



Dane zamówienia

Numer katalogowy

370063 M4

GTIN

Klasa artykułu

37K

Opis

Wykonanie:

- **Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.**
- **Kulka zabezpieczona przed obracaniem.**

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Opis techniczny

nośność maksymalna (statyczna)

16 kN

Ø zewn. D

12 mm

gwint M

M4

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| długość kołnierza L ₂ | 6 mm |
| długość 1 | 18 mm |
| Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe |