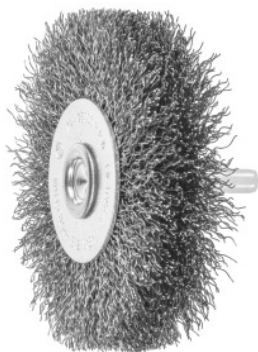


HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,30 mm, Ø szczotki
D1×szerokość drutu L1: 80X18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574050 80X18
GTIN	4067263907039
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,3 mm
szerokość drutu L ₁	13 mm
Ø szczotki D ₁	80 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Długość drutu H ₁	20 mm

materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa