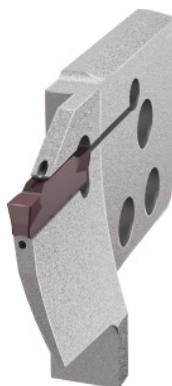


Garant

Uchwyty płytek skrawających Vario plus eco wklęsłe do wcinania, prawe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 82/110mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274514 82/110
GTIN	4067263950486
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D₁ = min. Ø dla 1 wcięcia / D₂ = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

Seria	Eco
minimalna Ø 1. podcięcia D ₁	82 mm
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	nr 273656 – 273749

minimalna \varnothing 1. podcięcia D ₂	110 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	2 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy