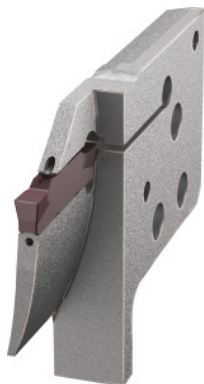


Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania, lewe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 65/85mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274515 65/85 |
| GTIN | 4067263950554 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D_1 = min. Ø dla 1 wcięcia / D_2 = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Seria | Vario Plus Eco |
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$ | 16 mm |
| minimalna Ø 1. podcięcia D_2 | 85 mm |
| minimalna Ø 1. podcięcia D_1 | 65 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| pasująca wymienna płytka skrawająca | nr 273656 – 273749 |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Szerokość skrawania W | 2 mm |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |