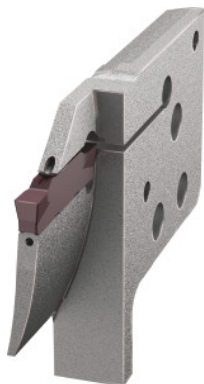


**Garant****Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania, lewe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 43/60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274519 43/60
GTIN	4067263950912
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

**Pasuje do:**

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

**wskazówka:**

$D_1$  = min. Ø dla 1 wcięcia /  $D_2$  = maks. Ø dla 1 wcięcia.

**Opis techniczny**

minimalna Ø 1. podcięcia $D_2$	60 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	18 mm
Seria	Eco
minimalna Ø 1. podcięcia $D_1$	43 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	nr 273656 – 273749
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	3 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy