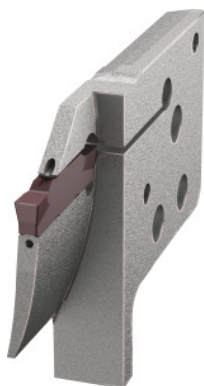


Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania, lewe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 110/170mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 274519 110/170 |
| GTIN | 4067263950950 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D₁ = min. Ø dla 1 wcięcia / D₂ = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------|
| Seria | Eco |
| minimalna Ø 1. podcięcia D ₂ | 170 mm |
| maks. głębokość wcinania t _{maks.} | 21 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | nr 273656 – 273749 |

| | |
|--|----------------|
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1 | 110 mm |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Szerokość skrawania W | 3 mm |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |