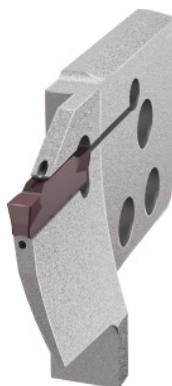


Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania, prawe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 67/100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274522 67/100
GTIN	4067263962328
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D_1 = min. Ø dla 1 wcięcia / D_2 = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	25 mm
minimalna Ø 1. podcięcia D_2	100 mm
Seria	Eco
minimalna Ø 1. podcięcia D_1	67 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	nr 273656 – 273749
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy