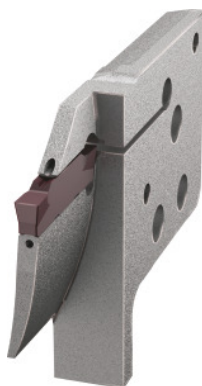


Garant**Uchwyty płytek skrawających Vario plus Eco wklęsłe do wcinania, lewe, Ø obszaru wcięcia D1 / D2: 150/250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274523 150/250
GTIN	4067263962434
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 274500–274503, 274530, 274531.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D₁ = min. Ø dla 1 wcięcia / D₂ = maks. Ø dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	nr 273656 – 273749
minimalna Ø 1. podcięcia D ₂	250 mm
minimalna Ø 1. podcięcia D ₁	150 mm
Seria	Vario Plus Eco

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	28 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Szerokość skrawania W	4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy