


HEDI

Kostki zasilające podwieszane, typ: 250

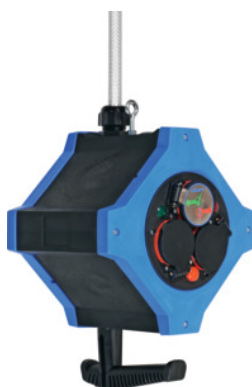

Dane zamówienia

Numer katalogowy	081142 250
GTIN	4003644015771
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, podwieszona kostka zasilająca z solidną obudową wzmocnioną twardą gumą, która zapewnia oszczędność miejsca i uporządkowaną dystrybucję napięcia lub sprężonego powietrza.

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.

- **łatwe doprowadzanie przewodów, zabezpieczonych przed naciągnięciem,**
- **ucho do zawieszania i masywny hak do narzędzi,**
- **zabezpieczenie przed bryzgami wody IPX4.**

wskazówka:

Kostki zasilające podwieszane, na zamówienie z przyłączem do Ethernetu.

stopień ochrony IP: IP 44

moc znamionowa: 3,5 kW

szerokość: 227 mm

głębokość: 212 mm

wysokość: 305 mm

liczba gniazd wtykowych 250 V: 6

Opis techniczny

typ	250
szerokość	227 mm
moc znamionowa	3,5 kW
wysokość	305 mm
głębokość	212 mm
liczba gniazd wtykowych 250 V	6
stopień ochrony IP	IP 44