


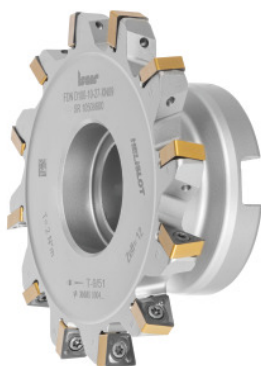

Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, \varnothing DC / Zskut.: 100/12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	40 mm
Liczba płytek skrawających	12
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	12
\varnothing otworu uchwytu	27 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	26 mm
długość kołnierza L_1	25 mm

Szerokość szczeliny a_p	10 mm
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe