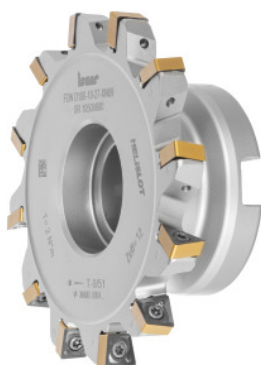


**Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, Ø DC / Zskut.: 125/7mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 227720 125/7 |
| GTIN | 7291075430912 |
| Klasa artykułu | 19D |

Opis**Wykonanie:**

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

| | |
|---|----------|
| długość całkowita L_{ges} | 45 mm |
| Liczba płytek skrawających | 14 |
| efektywna liczba ostrzy Z_{ef} | 7 |
| Seria | HELISLOT |
| Ø ostrzy D_c | 125 mm |
| maksymalna głębokość wcinania $a_{e,max}$ | 33 mm |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Ø otworu uchwyty | 32 mm |
| długość kołnierza L ₁ | 31 mm |
| Szerokość szczeliny a _p | 12 mm |
| oznaczenie producenta | FDN D125-12-32-XN09 |
| wykonanie chwytu | z otworem |
| Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |

Akcesoria

| | |
|---------------------------------|----------|
| śruby mocujące5-częściowy Typ 3 | 229695 3 |
|---------------------------------|----------|