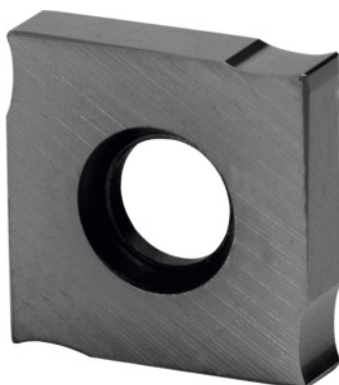


**SNHX 1102, typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218571 INOX
GTIN	4045197656315
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.  
grubość płytki S: 2,3 mm  
dla szerokości rowka  $a_p$ : 4 mm  
Gatunek: HB 735  
posuw  $f_z$  na ząb: 0,13 mm  
szerokość fazy: 0,15 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,13 mm
typ	INOX
szerokość fazy	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB 735
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1102
Materiał ostrza &nbsp;	HM
grubość płytki S	2,3 mm
dla szerokości rowka a <sub>p</sub>	4 mm
liczba wymian/ostrzy	4