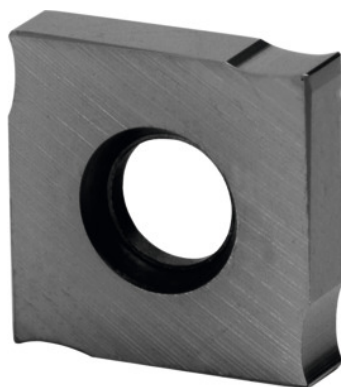


**SNHX 1203, typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218591 INOX
GTIN	4045197656414
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.
grubość płytki S: 3,2 mm
dla szerokości rowka a_p : 6 mm
Gatunek: HB 735
posuw f_z na ząb: 0,13 mm
szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,13 mm
typ	INOX
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	6 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB 735
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1203
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	3,2 mm
dla szerokości rowka a _p	6 mm
liczba wymian/ostrzy	4