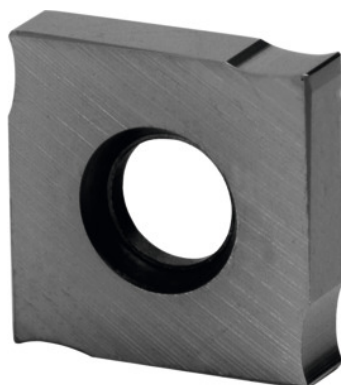


**SNHX 1207, typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218621 INOX
GTIN	4045197532213
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość dla a_e maks.

grubość płytki S: 7 mm

dla szerokości rowka a_p : 12 / 16 mm

Gatunek: HB 735

posuw f_z na ząb: 0,13 mm

szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,13 mm
typ	INOX
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	6 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB 735
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1207
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	7 mm
dla szerokości rowka a _p	12 / 16 mm
liczba wymian/ostrzy	4