


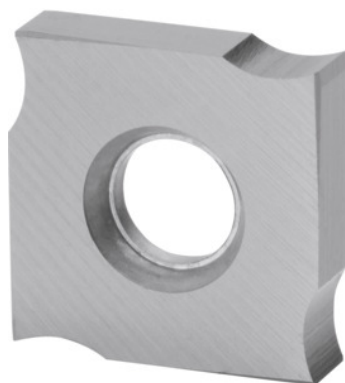

## SNHX 1205, typ: ALU



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Klasa artykułu	21A

### Opis

#### wskazówka:

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.

grubość płytki S: 5,4 mm

dla szerokości rowka  $a_p$ : 10 / 14 mm

Gatunek: HU 7710

posuw  $f_z$  na ząb: 0,1 mm

szerokość fazy: 0,3 mm

### Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,1 mm
typ	ALU
szerokość fazy	0,3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HU 7710
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1205
Materiał ostrza &nbsp;	HM
grubość płytki S	5,4 mm
dla szerokości rowka a <sub>p</sub>	10 / 14 mm
liczba wymian/ostrzy	4