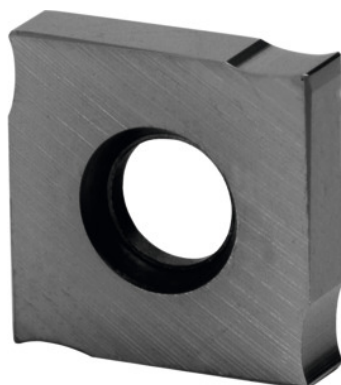



SNHX 1205, typ: INOX

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218611 INOX
GTIN	4045197656513
Klasa artykułu	21A

Opis
wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e maks.

grubość płytki S: 5,4 mm

dla szerokości rowka a_p : 10 / 14 mm

Gatunek: HB 735

posuw f_z na ząb: 0,13 mm

szerokość fazy: 0,25 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,13 mm
typ	INOX
szerokość fazy	0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	6 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB 735
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1205
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	5,4 mm
dla szerokości rowka a _p	10 / 14 mm
liczba wymian/ostrzy	4